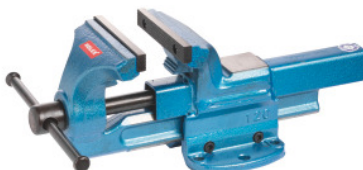


HOLEX**Párhuzamsatu cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967430 140
GTIN	4045197694409
Árucikk kategória	92H

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizmavezető utánállítási lehetőséggel. Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, edzett szorítópofákkal (cserélhető).

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	180 mm
Befogási mélység	90 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	16 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	20 - 80 mm
Pofaszélesség	140 mm

Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 140 mm	967722 140
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 140	967540 140
Tartalék pofa pár csavarokkal a 967430 sz. satuhoz Pofaszélesség 140 mm	967440 140
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 140 mm	967711 140
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 140 mm	967723 140
Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 140 mm	967724 140