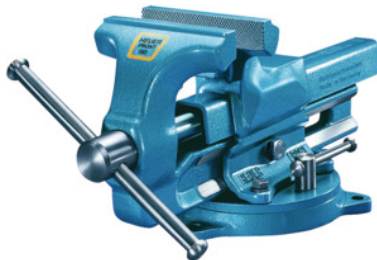


BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“ forgólappal, Pofaszélesség: 120mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	967370 120
GTIN	2050002047723
Árucikk kategória	93Q

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizma vezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorító pofák, nem cserélhető.

A forgólappal 360°-ban fokozatmentesen elforgatható és minden pozícióban biztonságosan rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolakozott kék, **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Pofaszélesség	120 mm
Sorozat	Heuer Front

Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120
Mágneses satupofa pár Alumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120
Satu alátétlap	967330