


## Gyűjtőtálca kis göngyöleghez horganyzott, Gyűjtőtérfogat / típus: 40/1

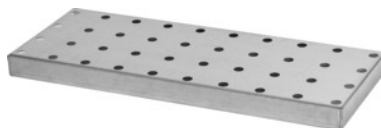

### Rendelési adatok

Rendelés száma	981200 40/1
GTIN	4052462072749
Árucikk kategória	96U

### Leírás

**Kivitel:**

3 mm horganyzott acéllemezből.

**Felhasználás:**

Kis göngyölegek biztonságos tárolásához. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

**Szabvány:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

### Műszaki leírás

Perforált lemez-betétek száma	1
Szélesség	1390 mm
Mélység	600 mm
Magasság	60 mm
Gyűjtőtérfogat	40 l
Súly	38 kg
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Maró anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos

Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőtálca kis göngyöleghez