


## Nitrilgumi padlászőnyeg, nyitott, biztonsági szegéllyel, fekete / narancssárga, Szélesség×hossz: 97X163cm

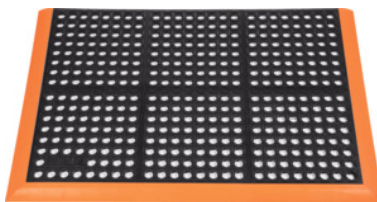

### Rendelési adatok

Rendelés száma	964620 97X163
GTIN	662641658189
Árucikk kategória	96C

### Leírás

#### Kivitel:

Ipari nitrilgumi padlászőnyegek három oldalon jól látható, **narancsszínű biztonsági szegéllyel**.

- **Az alsó oldalon a plusz bordák tágas „tereket” hoznak létre a szennyeződéseknek és folyadékoknak – a felület tiszta, száraz és csúszásmentes marad.**
- **Hosszú élettartamú, robusztus, rendkívül ellenálló nitrilgumi.**
- **Teljesen csúszásmentes felület és biztonságos padlótapadás, nedvesség esetén is.**  
**Padlóvastagság: 22 mm, súly: kb. 13 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Az ipari olajokkal és a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló.**
- **Bevizsgált csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.**

Nitrilgumi padlászőnyegek kerek nyílásokkal.

#### Figyelem:

Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók 30,5×30,5 cm-es osztásméretben, plusz szegélylécenként 5 cm.

### Műszaki leírás

Hossz	163 cm
Biztonsági szegéllyel	3 oldalas
Szélesség	97 cm
Vastagság	22 mm
Anyag	nitrilgumi

Súly	13 kg/m <sup>2</sup>
Összeilleszthető	nem
Gyártó jelölése	Safety Stance™ Nitrile
Álláskönnyítő	Fáradtságellenes
Álláskönnyítő	Csúszásgátló
Álláskönnyítő	Szigetelő (hő)
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	olajálló
Festék	fekete / narancssárga
Termék fajtája	Munkahelyi szőnyeg