


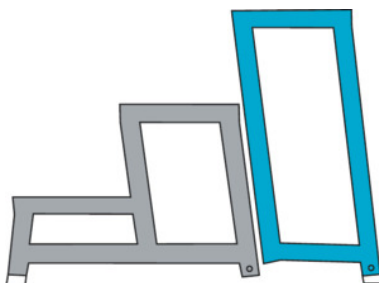

Munkadobogó különálló modul, Típus: D



Rendelési adatok

Rendelés száma	966150 D
GTIN	4003866402632
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Extrém merev összekötésű, korrózió- és időjárásálló könnyűfém szerkezet. Lépcsők recézett alumínium lemezből 555×250 mm. Moduláris felépítés módosítható- és bővíthető konfigurációkhoz. Bővítő modulok 4 különböző magasságban. Kétlépcsős alapmodulként akár 3 bővítőlépcsővel mobil használatra alkalmas. Bővítés a B típusú modultól lehetséges.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Műszaki leírás

Dobogó mélysége	0,8 m
Modulkombináció súlya	9,2 kg
Szabvány	DIN EN 14183
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	555 mm
Platformmagasság korlát nélkül	0,6 m
Különálló modul súlya	4,4 kg
Munkavégzési magasság	2,6 m
Lépcső kivitele	Lépcső

Anyag	Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők
Létrafok-/lépcsőfok mélység	250 mm
Modulkombináció	B+D
Járhatóság	Egyoldalas
Fokok száma a platformmal együtt	3
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó