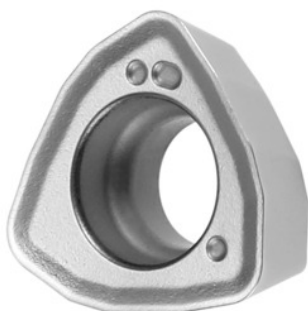


Garant**XOMT060310ZZER, HB4420, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212852 S
GTIN	4045197625731
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$: 2 mmElőtolás f_z / fog: 0,4 mm

Lapvastagság S: 3.18 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,4 mm
Típus	S
Sarokrádiusz	1 mm
Lapvastagság S	3.18 mm
Váltólapka ISO kód	XOMT060310ZZER
Minőség	HB4420
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,6 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	2 mm
Cserék / élek száma	3
Bevonat	PVD
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Inconel	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		