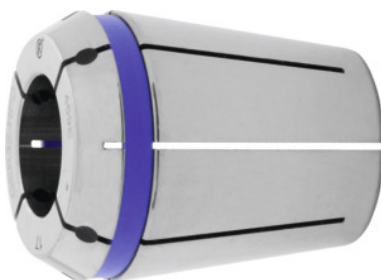


FAHRION®
FAHREZEUGE FÜR DIE INDUSTRIE**ER szorítópatron HP tömítéssel, ER 25, Névleges befogási Ø d: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309374 11
GTIN	2050001766366
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Tömítéssel belső hűtéshez (60 bar-ig használható). **Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	11 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-A

Körfutási pontosság	≤ 2 μm
Típus	429 E
Külső Ø D	25,7 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima