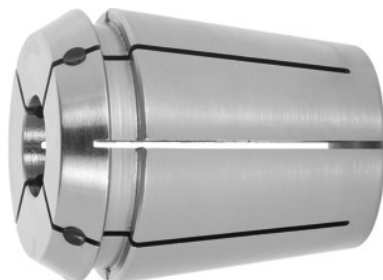


FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 32, Névleges befogási Ø d:
16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309414 16 |
| GTIN | 2050001764799 |
| Árucikk kategória | 39Y |

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).

FAHRION® korrózióvédelem:

- **Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.**
- **Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 16 mm |
| Befogó | ER 32 |
| Szabvány | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm |
| Típus | 4537 E |

| | |
|----------------|----------------|
| Külső Ø D | 32,7 mm |
| Teljes hossz L | 40 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |