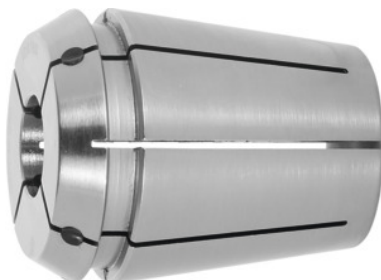


FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 40, Névleges befogási Ø d:
9mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309419 9 |
| GTIN | 2050001766632 |
| Árucikk kategória | 39Y |

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (100 bar-ig!)

FAHRION® korrózióvédelem:

- **Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.**
- **Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 9 mm |
| Befogó | ER 40 |
| Szabvány | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm |
| Típus | 4716 E |

| | |
|----------------|----------------|
| Külső Ø D | 40,7 mm |
| Teljes hossz L | 46 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |