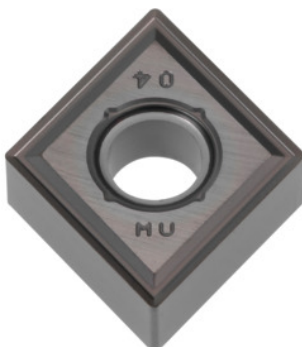


**CNMG 120408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PR005S
Forgácstörő	MU
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Sarokrídusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz