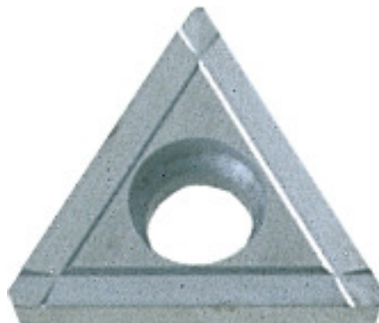


 **KOMET****KOMET® P25M váltólapka, P25M, Megnevezés: 14-6603****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Kivitel:**

Körbefutó forgácshornokkal. A legkedvezőbb forgácsolási körülmények érdekében még egy letöréssel vannak ellátva. Hátszög 15°.

**Alkalmazható:**

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	TOHX 090204 EN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	P25M
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		