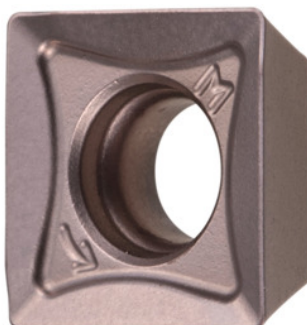


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7730, Típus: GGG**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	214948 GGG
GTIN	4045197706652
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,15 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,15 mm
Típus	GGG
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 083604 PDER
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		