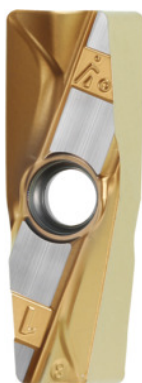


Garant**AN.U 120604, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215111 ST900
GTIN	4045197702883
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil és kétoldalas 4 élű váltólapka.

Az egyedülálló váltólapka geometria következtében a vágóélt nem gyengíti a furat.

Alkalmazás:

$a_{p\ max} = 12\ \text{mm}$.

$a_p = 10\ \text{mm}$ (ajánlás).

Figyelem:

Teli horony marásához nem alkalmas!

Figyelem:

Oldalazás: alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10\ \text{mm}$.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog : 0,16 mm

Minőség: HB9535

Műszaki leírás

Típus	ST900
Előtolás f_z / fog	0,16 mm

Sarokrídusz	0,4 mm
Minőség	HB9535
Tűrés	K
Váltólapka ISO kód	AN.U 120604
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz