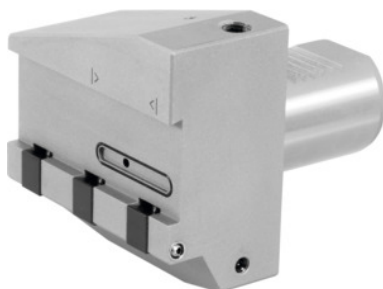


Garant**Portautensili per troncatore eco sopratesta con adduzione LR, Ø Codolo d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319133 16
GTIN	4045197717214
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con speciale spruzzatore sferico regolabile per raffreddamento ottimale del tagliente – indipendentemente dalla profondità cave.**
- **La temperatura sul tagliente principale così come su quello secondario viene ridotta notevolmente, consentendo un notevole aumento della velocità di taglio.**
- **Portautensili per troncatura rigido per lame di troncatura.**
- **Serraggio della lama mediante piastrina di serraggio.**

Uso:

Per l'impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Nota:

Tappo a vite per spruzzatore sferico incluso. Se si usano lame di troncatura tradizionali, queste chiudono il passaggio laterale del lubrorefrigerante! Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.

Descrizione tecnica

L ₂	42 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
L ₁	29 mm

Per altezza lama	19 mm
Ø Codolo d ₁	16 mm
Altezza H ₁	42 mm
Altezza H ₂	20 mm
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura con attacco VDI