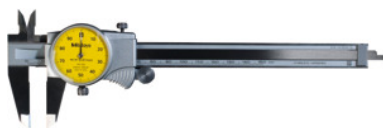


Mitutoyo**Calibro con comparatore, Modello: 150/01****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Scala cromata opaca. Con protezione antiurto e cremagliera protetta. Comparatore di precisione con quadrante orientabile mediante vite di fissaggio.

Dotato di rullo di regolazione. Risoluzione: 1 mm sull'asta, 1/100 mm sul comparatore.

Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio

Taratura: A1

Intervallo di misurazione: 0 - 150 mm

Unità di lettura (comparatore): 0,01 mm

Giro della lancetta: 1 mm

Lunghezza dei becchi: 40 mm

Descrizione tecnica

Unità di lettura (comparatore)	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Giro della lancetta	1 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Taratura	A1
Limite d'errore	0,02 mm
Norma	DIN 862
Asta di profondità	piatto
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibro con comparatore

Servizi

Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Tabella per calibro a corsoio	412180
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
Astuccio in plastica Modello MS150	412468 MS150
Astuccio in plastica Modello MS150	412470 MS150