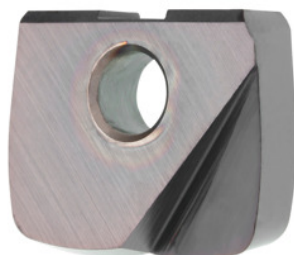


Garant**Inserto per fresa Ø 16 mm tronco, conico, Modello: ALU**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 212772 ALU |
| GTIN | 4062406103156 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

· Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Avanzamento f_z in all. a truciolo corto: 0,16 mm

Tipo: HU7810

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|--------|
| Modello | ALL. |
| Tipo | HU7810 |
| Raggio di curvatura | 1 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Raggio assiale Wiper | 35 mm |
| Raggio radiale Wiper | 70 mm |
| Raggio del tagliente R_1 | 1 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Lunghezza taglienti L_c | 8 mm |
| Avanzamento f_z in all. a truciolo corto | 0,16 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |