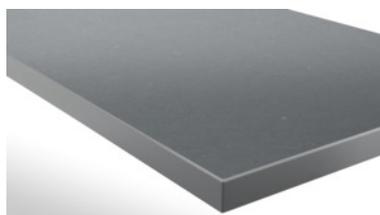


Garant**Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro, Profondità 750 mm, Lunghezza piano: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	926241 1250
GTIN	4062406106546
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassette e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Piano di lavoro per postazioni di **montaggio, di collaudo** e per **laboratori**. La superficie ha un rivestimento medio-duro antistatico, molto resistente all'attrito, con uno spessore di 2 mm. Uno strato intermedio in anima ST e un sistema di trazioni opposte garantiscono un piano di lavoro indeformabile. I lati frontali sono dotati di bordi grigio chiaro in ABS spessi 3 mm. I piani in eluplan sono molto resistenti contro olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline. (Questi compromettono tuttavia l'aspetto della superficie).

Nota:

Il rivestimento sintetico in eluplan **non è fotoresistente**, perciò la modifica del colore dovuta ai raggi solari o alla luce artificiale non costituisce motivo di reclamo.

Descrizione tecnica

Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Bordo in ABS	3 mm
Lunghezza	1250 mm
Spessore	50 mm

Superficie piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Materiale piano di lavoro	Anima ST con rivestimento sintetico in eluplan
Spessore rivestimento	2 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Peso	24,1 kg
Attributo del nome del prodotto	Profondità 750 mm
Profondità	750 mm
Tipo di prodotto	Piano per banchi da lavoro