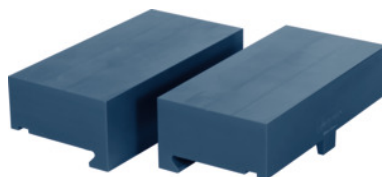


**Garant**

**Ganascia riportata per larghezza ganasce 125 mm, alluminio, Larghezza ganasce: 80 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362644 80
GTIN	4045197737915
Classe articolo	31P

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce riportate di diversa larghezza, in alluminio semiduro, alluminio anodizzato o acciaio riportato.

**Vantaggi:**

- **Possibile utilizzo universale delle ganasce indipendentemente della marca della morsa. Utilizzo delle ganasce riportate sulle marche Allmatic, Garant, Röhm, Gressel, ecc.**
- **Cambi più veloci, cambio più rapido delle ganasce riportate.**
- **Aumento delle durate delle macchine per via dei minori tempi di allestimento.**
- **Utilizzo estremamente flessibile.**

**Funzione:**

Fissaggio ad incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitare le ganasce alla morsa.

**Uso:**

Ganasce base per il montaggio sulla morsa adatta in combinazione ai morsetti adeguati.

**Fornitura:**

1 Ganascia riportata.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

Altezza ganasce h: 45 mm

Lunghezza ganasce l: 98 mm

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	45 mm
Lunghezza ganasce l	98 mm
Tipo di prodotto	Ganascia per morsa da banco