


Garant

Ganascia riportata per larghezza ganasce 125 mm, alluminio, Larghezza ganasce: 125mm

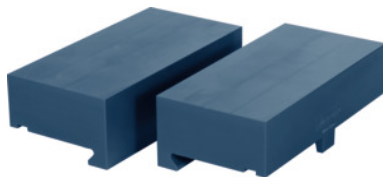

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362644 125
GTIN	4045197737922
Classe articolo	31P

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce riportate di diversa larghezza, in alluminio semiduro, alluminio anodizzato o acciaio riportato.

Vantaggi:

- **Possibile utilizzo universale delle ganasce indipendentemente della marca della morsa. Utilizzo delle ganasce riportate sulle marche Allmatic, Garant, Röhm, Gressel, ecc.**
- **Cambi più veloci, cambio più rapido delle ganasce riportate.**
- **Aumento delle durate delle macchine per via dei minori tempi di allestimento.**
- **Utilizzo estremamente flessibile.**

Funzione:

Fissaggio ad incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitare le ganasce alla morsa.

Uso:

Ganasce base per il montaggio sulla morsa adatta in combinazione ai morsetti adeguati.

Fornitura:

1 Ganascia riportata.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	98 mm
---------------------	-------

Scheda tecnica

Altezza ganasce h

45 mm

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite