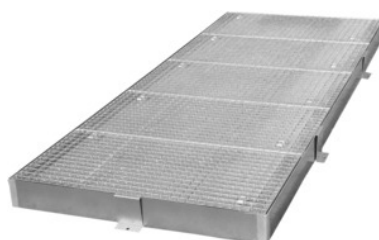


**Modulo per pavimenti di sicurezza in acciaio, Larghezza × Profondità:
500X500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	982500 500X500
GTIN	4260139970186
Classe articolo	96U

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura vasche in lamiera di acciaio zincata da 3 mm (elevata protezione contro la corrosione), con griglie metalliche estraibili, per carichi pesanti. Accessibile con transpallet, su richiesta anche con carrelli elevatori non manuali o autocarri.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 – 4, nonché liquidi che contaminano l'acqua delle categorie GHS 1 – 3. Protezione contro schizzi e fuoriuscite nello stoccaggio, nel travaso e nel trasbordo. Indicato per la progettazione di vie di trasporto e lo stoccaggio di recipienti vuoti. I singoli segmenti sono liberamente combinabili.

Norma:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

Descrizione tecnica

Altezza vaschetta	123 mm
Capacità di raccolta	20 l
Peso	28 kg
Carico ruote	450 kg
Carico sulla superficie	5000 kg/m ²

Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Materiale	zincato
Tipo di prodotto	Vasca di protezione del fondo