


## Quadrotto ESD, Colore: DARKGREY

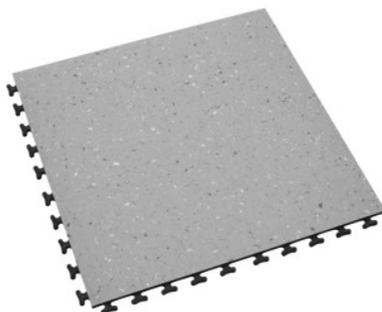

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Classe articolo	98E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Quadrotti in PVC con incastri maschio su due lati e incastri femmina sugli altri due. Resistenza di dispersione ca.  $10^6 \Omega$ . Superficie liscia e fondo dissipativo con struttura a nido d'ape.  
**Per muletti, carrelli elevatori e carrelli elevatori a forche:** peso totale fino a 2,5 t, se equipaggiato con gomme piene oppure fino a 5 t, se equipaggiato con pneumatici. Carico statico:  $50 \text{ kg/cm}^2$ . La particolare struttura dei pannelli di fondo permette la rapida posa sulle ampie superfici dei pavimenti industriali conduttivi. I pannelli di fondo possono essere posati su qualsiasi contropavimento duro (devono essere relativamente piani, presentando minimi livelli di usura e umidità) nonché su pavimenti con moquette, senza dover prevedere una fase di preparazione troppo dispendiosa. Grigio scuro marmorizzato.

#### Nota:

Messa a terra del rivestimento della pavimentazione mediante cavo in rame n. art. 972591 e kit di messa a terra n. art. 972590. Ordinare separatamente. Il collegamento della messa a terra deve essere eseguito da personale specializzato.

### Descrizione tecnica

Spessore	10,5 mm
Peso	4,5 kg
Materiale	PVC

Resistenza di dispersione	10 <sup>6</sup> Ω
Superficie	liscia
Larghezza	60,8 cm
Colore	grigio scuro marmorizzato
Caratteristiche ESD	sì
Lunghezza	60,8 cm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tappetino per pavimento ESD