


Garant

Guida di serraggio multipla 80, Lunghezza riga: 500SETmm

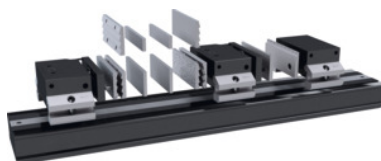

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360080 500SET
GTIN	4045197742254
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

- Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.
- Guida base e griffe con tempra superficiale.
- Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 20 kN, coppia max. di serraggio 25 Nm.
- Maschera di fissaggio per sistema di bloccaggio a punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie e su lastre di serraggio / piastre retinate o staffe di serraggio.
- La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
- Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso:

- Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
- Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.

Ampio kit per neofiti composto da guida di serraggio multipla, programma di ganasce e parallele di appoggio. Possibile uso multifunzionale: Serraggio di componenti di grandi dimensioni, di più pezzi, di pezzi grezzi, di pezzi finiti e molto altro. **Serraggio per l'alloggiamento** diretto sul banco macchina **oppure** mediante sistemi di fissaggio modulare.

Fornitura:

Guida di serraggio multipla n. art. 360080 Dim. 500, 2 × ganascia per serraggio parallelo n. art. 360085 Dim. 80, 2 × ganascia per serraggio interno rivestita in HM n. art. 360096 Dim. 80HM, ganascia fissa n. art. 360089 Dim. 80, 2 × ganascia grip n. art. 360092 Dim. 80ST, cad. 2 × ganasce

Scheda tecnica

magnetiche n. art. 360093 Dim. 74/15 e Dim. 74/30, 2 × ganascia di ricambio, liscia, per ganasce per serraggio interno n. art. 360096.

Accessori speciali:

Per le varianti di ganascia, ganascia magnetica, fermapezzo vedi n. art. da 360084 a 360096.

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 12M10, staffa di serraggio n. art. 360127

Nota:

Per la chiave dinamometrica vedi n. art. 656050 Dim. 25, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 12M10.

Descrizione tecnica

Altezza H	35 mm
Lunghezza L	500 mm
Lunghezza riga	500 mm
Larghezza B	80 mm
Tipo di prodotto	Guida di serraggio