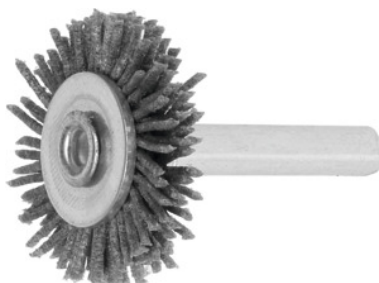


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 120, Ø Spazzole D1 ×  
Larghezza utile L1: 30X6mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 574440 30X6   |
| GTIN            | 4017359111345 |
| Classe articolo | 57L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Setole di filo di nylon con carburo di silicio incorporato nel supporto in acciaio; Ø Gambo 6 mm.**

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

**Descrizione tecnica**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Velocità consigliata           | 6000 min <sup>-1</sup>  |
| Numero massimo giri            | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Lunghezza utile H <sub>1</sub> | 6 mm                    |
| Ø Spazzola D <sub>1</sub>      | 30 mm                   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>        | 6 mm                    |
| Sigla materiale abrasivo       | SiC                     |

Tipo di prodotto

Spazzola circolare