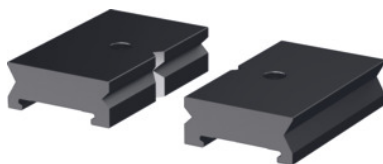


Garant**Coppia di ganasce prismatiche, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360148 80
GTIN	4045197801913
Classe articolo	310

Descrizione**Materiale:**

Acciaio per utensili temprato a nitrurazione.

Fornitura:

Inclusa vite di fissaggio.

Campo di serraggio B - A: 3,6 - 25 mm

Altezza appoggio C: 56,95 mm

D: 15 mm

Ø di serraggio 90°: 6 - 8 mm

Ø di serraggio 120°: 6 - 8 mm

Descrizione tecnica

Altezza appoggio C	56,95 mm
D	15 mm
Ø di serraggio 90°	6 - 8 mm
Ø di serraggio 120°	6 - 8 mm
Campo di serraggio B - A	3,6 - 25 mm
Tipo di prodotto	Ganascia per morsa da banco

