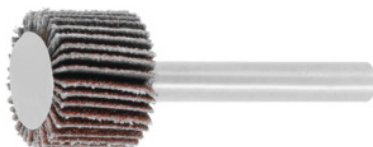


**HOLEX****Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 150, Ø Testa ×  
Larghezza testa: 20X15mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554400 20X15  |
| GTIN            | 4045197803382 |
| Classe articolo | 52E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **corindone normale (A)**.

**Uso:**

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

**Descrizione tecnica**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ø Testa                         | 20 mm                           |
| Larghezza della testa           | 15 mm                           |
| Grana                           | 150                             |
| Velocità consigliata            | 20000 min <sup>-1</sup>         |
| Ø Gambo                         | 6 mm                            |
| Numero massimo giri             | 38200 min <sup>-1</sup>         |
| Materiale abrasivo              | Grana abrasiva al corindone (A) |
| Sigla materiale abrasivo        | A                               |
| Attributo del nome del prodotto | grana 150                       |

Tipo di prodotto

Spazzole lamellari in tessuto  
abrasivo con gambo**Dati utente**

|                                  | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto |                      |                   |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 60 HRC                 | limitatamente adatto |                      |                   |
| GG(G)                            | limitatamente adatto |                      |                   |
| CuZn                             | idoneo               |                      |                   |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                      |                   |
| Legno                            | idoneo               |                      |                   |
| a secco                          | idoneo               |                      |                   |