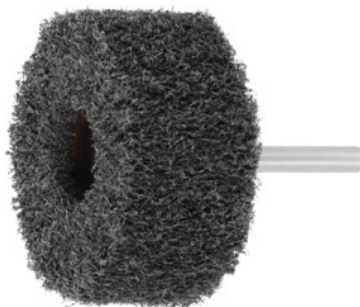


**HOLEX****Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (SiC), grosso, Ø  
Testa × Larghezza testa: 80X50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. Ø Codolo 6 mm. La grana appuntita in carburo di silicio (SiC) garantisce una capacità di abrasione aggressiva e una **finitura leggermente lucida**.

**Uso:**

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri acciai legati, ma anche metalli non ferrosi.

**Descrizione tecnica**

Ø Testa	80 mm
Velocità consigliata	4000 min <sup>-1</sup>
Ø Gambo	6 mm
Numero massimo giri	7000 min <sup>-1</sup>
Larghezza della testa	50 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio

Sigla materiale abrasivo	SiC
Confronto granulometrico	100
Grado di finezza	grosso
Attributo del nome del prodotto	grosso
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		