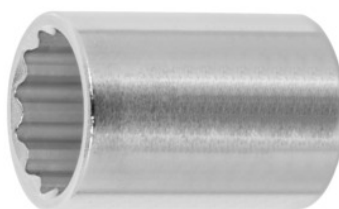


**Garant****Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	630929 10
GTIN	4062406231118
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Aperture a tolleranze strette con profilo **HT-Drive** che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

**Norma:****DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Nota:**

Bussole poligonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 630932; HOLEX: n. art. 630962).

**Descrizione tecnica**

Ø Lato uscita	14,5 mm
Lunghezza	25 mm
Apertura	10 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata
Tipo di prodotto	Bussola