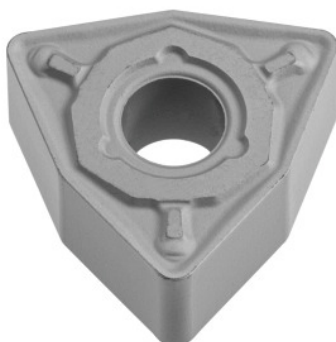


**WNMG 080404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 080404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	HBT020
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Rompitrucioli	PM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura