


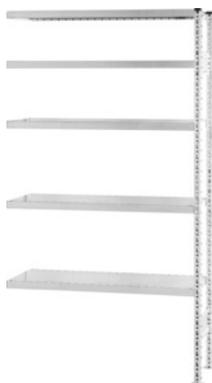

Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 500 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2281/1300 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990463 2281/1300
GTIN	4052941784989
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani in due lunghezze: 994 mm e 1.282 mm. Completamente zincata, dotata di 5 ripiani regolabili con passo da 53 mm. Profili e superfici saldate. Montaggio senza utensili, facilmente ampliabile. I montanti singoli assicurano un trasporto ottimizzato.

Carico modulo: 1.900 kg per modulo.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Elemento base: Lunghezza nominale 1300 mm + 44 mm

Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale 1300 mm + 13 mm

Nota:

- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 595 mm.**
- **Il montaggio è escluso.**
- **Trasporto ottimizzato: spedizione in 2 pacchi postali senza pallet.**

Materiale: zincato

Ripiano larghezza dimensione libera: 1282 mm

Portata per ripiano: 150 kg

Descrizione tecnica

Portata per ripiano	150 kg
Ripiano larghezza dimensione libera	1282 mm
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani