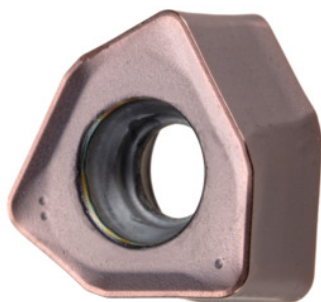


Garant
XOMU094812ZZER, HB4715, Modello: HART


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213028 HART
GTIN	4062406266578
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2x3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.

Raggio programmato con $a_{p,max}$: 2 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,8 mm

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f_z per dente	0,8 mm
Modello	DURO
Codice ISO Inserto	XDMT090416ZDSR
Tipo	HB4715
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p\ max}$	0,6 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1,5 mm
Raggio programmato con $a_{p\ max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	AlTiN
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 50 HRC	idoneo	110 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	80 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	50 m/min	H
GG(G)	limitatamente adatto	200 m/min	K
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		