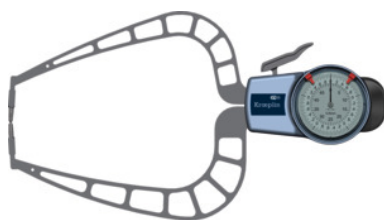


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Comparatore spessimetro, Intervallo di misurazione: 0-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Classe articolo	46Q

**Descrizione****Esecuzione:**

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per la misurazione rapida di gole esterne, spessori di pareti, lamiere, pareti di tubi, pellicole, ecc.

**Descrizione tecnica**

Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	167 mm
Intervallo di misurazione	0 - 50 mm
Limite di errore	0,05 mm
Risoluzione	0,05 mm
Ø Sfera di contatto in HM	3 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	66 mm
Grado di protezione IP	IP 65

Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

**Servizi**

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S