


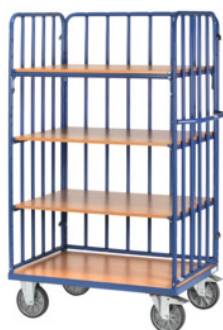

## Carrello a ripiani con montanti tubolari su 3 lati e 4 piani di carico, Modello: 8313-1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Classe articolo	96F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldato, pareti frontali con montanti in tubo d'acciaio distanziati di 130 mm. Una parete longitudinale con montanti tubolari da applicare. Piattaforme in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

#### Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Regolazione dell'altezza con passo: 100 mm

Altezza: 1800 mm

Larghezza: 1369 mm

Profondità: 830 mm

Larghezza piano di carico: 1200 mm

Prof. piano di carico: 800 mm

Altezza piano di carico 1: 269 mm

## Descrizione tecnica

Peso	114 kg
Portata totale	600 kg
Ø Ruota	200 mm
Larghezza	1369 mm
Altezza	1800 mm
Altezza piano di carico 2	669 mm
Portata per ripiano	90 kg
Prof. piano di carico	800 mm
Altezza piano di carico 1	269 mm
Profondità	830 mm
Altezza piano di carico 3	1069 mm
Altezza piano di carico 4	1469 mm
Larghezza piano di carico	1200 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Tipo di prodotto	Carrello a ripiani