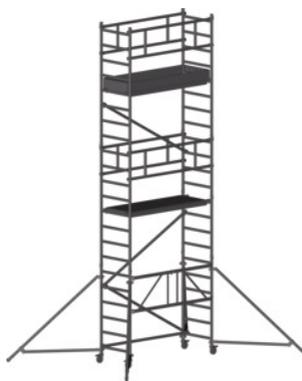


**Trabattello pieghevole, esecuzione standard, Altezza piattaforma: 4550mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966311 4550
GTIN	4003866535156
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Trabattello pieghevole con telaio facilmente utilizzabile con una mano dotato di robusto pulsante di arresto, che permette di effettuare operazioni di blocco e sblocco con un semplice clic. Blocco di base brevettato. Guida a innesto in plastica dura a scorrimento facilitato: nessun inceppamento del telaio a incastro. Larghezza impalcatura: 0,72 m; lunghezza impalcatura: 1,8 m, incluse ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, Ø 125 mm. Possibilità di ampliamento fino a un'altezza di lavoro di max. 7,65 m.

Norma:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Descrizione tecnica

Peso	111,2 kg
Altezza struttura	5,65 m
Altezza di lavoro circa	6,55 m
Portata scale	200 kg

Tipo di prodotto

Impalcatura