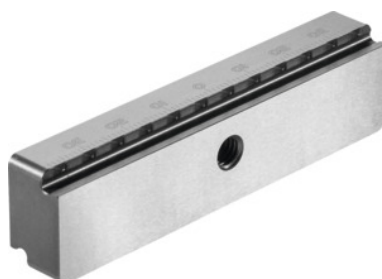


**Garant****Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/3, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361140 80
GTIN	4045197809445
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

2 stadi di serraggio con altezza di 3 mm.

**Vantaggi:****Invertendo la ganasce, si crea un secondo stadio di serraggio.****Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	20 mm
Larghezza ganasce b	80 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	9 mm
Lunghezza l <sub>2</sub>	9 mm
Altezza h <sub>1</sub>	17 mm
Altezza h <sub>2</sub>	17 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm

Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite