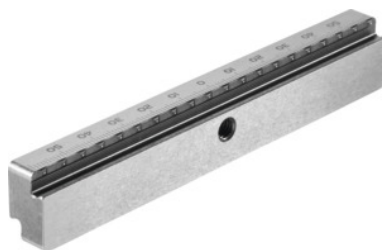


Garant**Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361141 125
GTIN	4045197809476
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

2 stadi di serraggio con altezza di 5 mm.

Vantaggi:**Invertendo la ganasca, si crea un secondo stadio di serraggio.****Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	125 mm
Altezza h ₂	15 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Lunghezza l ₂	9 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza l ₁	9 mm
Altezza h ₁	15 mm

Per codice a colori	Xpent1-2
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite