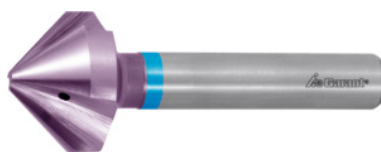


Garant
Svasatore conico di precisione HSS-Co8 90°, TiCN, Ø esterno Dc: 16,5 mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 150383 16,5 |
| GTIN | 4045197445759 |
| Classe articolo | 11M |

Descrizione
Esecuzione:

Svasatori conici di precisione, 3 taglienti, spoglie rettificate. Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 3

Numero taglienti Z: 3

Ø minimo svasatore per fori a partire da: 3,2 mm

Lunghezza complessiva L: 60 mm

Ø codolo D_s: 10 mm

Viti a testa svasata a norma DIN 7991: M8

Avanzamento f in INOX < 900 N/mm²: 0,07 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------|
| Tolleranza codolo | h9 |
| Ø minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm |
| Ø preforatura | 3,2 mm |
| Ø esterno | 16,5 mm |
| Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ² | 0,07 mm/gir, |
| Ø codolo D _s | 10 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Lunghezza complessiva L | 60 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Rivestimento | TiCN |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado |
| Materiale da taglio | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 335 C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Colore collarino | blu |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |