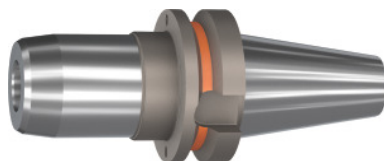


**Garant****Mandrino a espansione idraulica BASIC corto, sottile, forma ADB, BT 40, Ø di serraggio D1: 8mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303473 8
GTIN	4062406531065
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Concentricità  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrificante fino a 80 bar.**

### Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

### Condizioni di fornitura:

Incluse vite di regolazione della lunghezza e chiave esagonale con impugnatura a T.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

## Descrizione tecnica

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Ø Esterno D	44,5 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	63 mm
L <sub>2</sub>	44,5 mm
Filettatura M	M6
Ø Attacco D <sub>1</sub>	8 mm

Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico