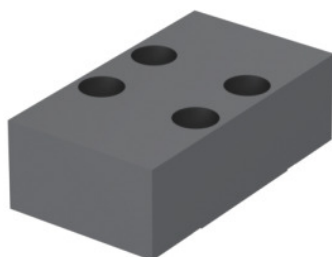


**Ganascia mobile, Modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360571 125
GTIN	4062406564490
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce temprate, nere.

**Materiale:**

Acciaio temprato, nitruato, con entrambi i lati lisci.

**Per:**

Morse di precisione NC n. articolo 360565.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	39,5 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Lunghezza ganasce l	70 mm
Per codice a colori	HOLEX NC
Numero di ganasce	1
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

