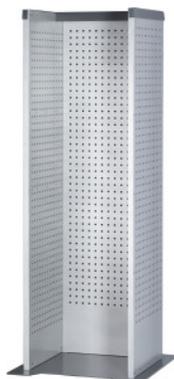


Garant UNILINE**UNI Tower forma a U fissa, Modello: L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955460 L
GTIN	4062406584672
Classe articolo	9GC

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Variabile e universale per diverse applicazioni e allestimenti, ad es. per la messa in pratica del metodo 5S o per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso, materiale per la pulizia, utensili, informazioni, ecc. Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni  $\square$  9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Rapidamente visibile nell'area di produzione grazie ai supporti di segnalazione opzionali disponibili in diversi colori. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro. Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Montaggio cassette possibile solo nella Dim. M. Per ogni Tower è possibile installare al massimo 1 cassettera.

**Verniciatura:**

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile in altri colori.**

**Nota:**

Accessori come attacchi, pittogrammi, ripiani, cassette, ante e maniglie sono disponibili al n. art. 955474 – 955499.

**Descrizione tecnica**

Peso	92 kg
Altezza	1920 mm
Portata	150 kg
Serie	Tower
Larghezza	750 mm
Profondità utile	510 mm
Larghezza utile	690 mm
Profondità	750 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Regolazione dell'altezza con passo	37
Tipo di prodotto	Torre per pannello forato