


## Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm

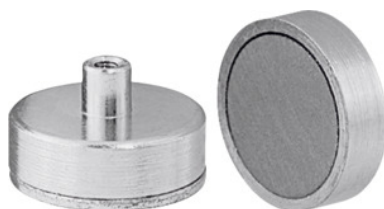

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085922 25
GTIN	2050000965241
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

#### Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### Descrizione tecnica

Termostabilità massima	200 °C
Boccola filettata	sì
Ø	25 mm
Peso	33 g
Forza di tenuta nominale	150 N
Filettatura	M4 mm
Materiale superficie	zincato
Altezza	7 mm

Altezza con filettatura	14 mm
Materiale nucleo del magnete	SmCo <sub>5</sub>
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M4	085921 M4
---	-----------