


## Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm

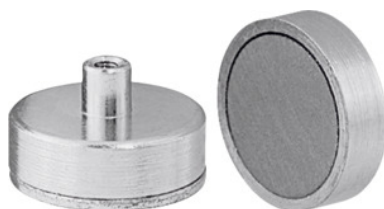

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085922 13
GTIN	2050000964961
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
- Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

#### Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

#### Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### Descrizione tecnica

Termostabilità massima	200 °C
Altezza	4,5 mm
Altezza con filettatura	11,5 mm
Peso	7,5 g
Filettatura	M3 mm
Forza di tenuta nominale	40 N
Boccola filettata	sì
Ø	13 mm

Materiale superficie	zincato
Materiale nucleo del magnete	SmCo <sub>5</sub>
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------