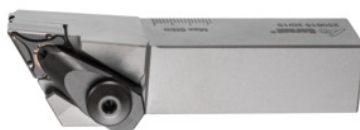


**Garant**
**Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2020X11

Inserto adatto: DN.. 1104..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 25 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 97 mm

Sottoplacchetta: 259033 3

## Descrizione tecnica

Serie	Eco
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Misura inserto	11 mm
Staffa, vite, molla	259036 11

Lunghezza complessiva L	97 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020X11
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Insero adatto	DN.. 1104..
Sottopiacchetta	259033 3
Dimensione codolo	20 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15