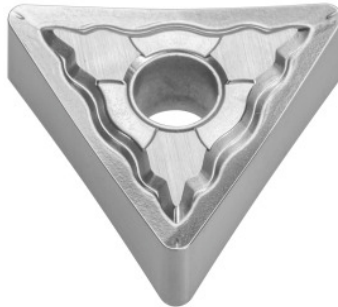


Garant
TNMG 160404, Tipo: HU7305-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 700 m/min
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Tipo	HU7305-1
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,4 mm

Rompitrucioli	AM1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura