


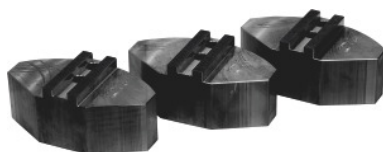

Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Acciaio, Per tipo mandrino: 315



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313738 315
GTIN	4060576180267
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
- Morsetti in alluminio, su richiesta.

Descrizione tecnica

Per tipo mandrino	110 mm
Distanza fori b	30 mm
Larghezza cava D	21 mm
Larghezza B	240 mm
Lunghezza L	117 mm

Altezza H	70 mm
Distanza fori a	45 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio