


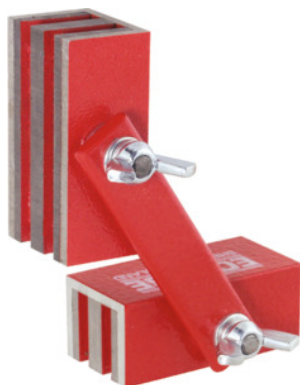

Magnete permanente articolato 3 superficie magnetiche, Ferrite



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085962
GTIN	5012095050957
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

I magneti permanenti possono essere bloccati in **qualsiasi angolazione**.
Resistente alle alte temperature fino a max. 100 °C, 3 lati magnetici.

Descrizione tecnica

Altezza magnete singolo	25 mm
Larghezza magnete singolo	29 mm
Termostabilità massima	100 °C
Forza di tenuta nominale massimo	120 N
Lunghezza magnete singolo	60 mm
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete articolato

