




## Fresa per spallamenti a 90° MEW, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4mm

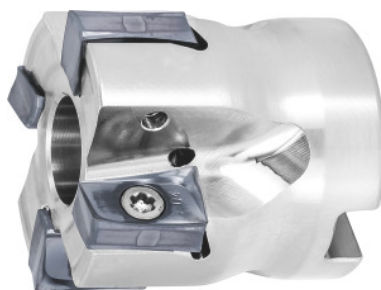

### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 225210 40/4   |
| GTIN            | 4960664648672 |
| Classe articolo | 250           |

### Descrizione

**Esecuzione:  
Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tipo inserti                              | 15                    |
| Ø Foro di attacco                         | 16 mm                 |
| Vite inserto                              | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 15 mm                 |
| Inserto adatto                            | LOMU..                |
| Ø Tagliente $D_c$                         | 40 mm                 |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 40 mm                 |
| Numero taglienti Z                        | 4                     |
| Esecuzione del codolo                     | a manicotto           |
| Angolo di regolazione $\kappa$            | 90 grado              |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Utilizzo fresa           | Fresatura di spallamenti |
| Utilizzo fresa           | Plunging                 |
| Passaggio interno per LR | sì                       |
| Tipo di prodotto         | Frese per spallamenti    |

---

## Accessori

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Vite di serraggio | 229714 |
|-------------------|--------|