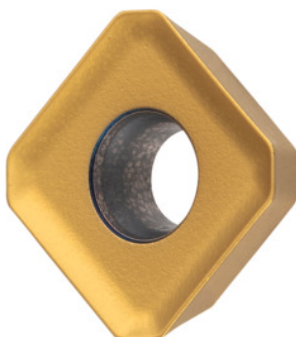


**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7635, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Classe articolo	21A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.**
- **Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.**
- **Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all'usura notevoli.**

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 3$  mm.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,14 mm
Modello	INOX
Spessore inserto E	3,18 mm
Codice ISO Inserto	SDMX 0903 AFEN
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	270 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		