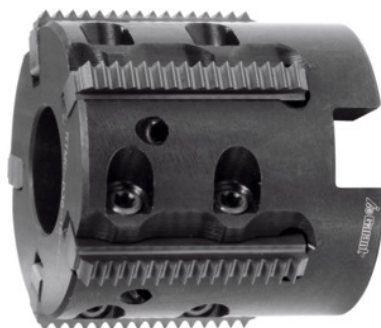


Garant**Fresa a manicotto per filettare ad alte prestazioni, a manicotto, Ø di taglio D: 36mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218054 36
GTIN	4045197412546
Classe articolo	21R

Descrizione

Esecuzione:**Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.****Uso:****Universale per filettatura esterna e interna destra e sinistra. Per lavorazione di fori ciechi e passanti.****Nota:**

Frese n. art. 218050 Dim. 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.

Frese n. art. 218050 Dim. 30/65 per passo < 5.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	33,5 mm
Ø Taglio D	36 mm
Misura inserto	25
Vite di fissaggio	219926
Ø Foro di attacco H7	16 mm

Numero taglienti Z	5
Profondità di taglio massima S_{max}	25 mm
Numero di scanalature per i trucioli	5
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Accessori

Vite di serraggio	219928
Vite di serraggio	219926