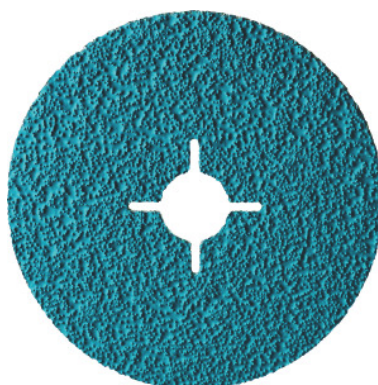


**Disco fibrato Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566442 60
GTIN	4018875585375
Classe articolo	56V

**Descrizione****Esecuzione:**

**Fibra vulcanizzata** antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

I dischi fibrati VSM Actirox AF 890 presentano **una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva**. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.

Tipo di grana: **100% grana ceramica VSM a forma geometrica** con rivestimento abrasivo (TOP SIZE).

**Uso:**

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

**Descrizione tecnica**

Ø Disco	115 mm
Grana	60
Serie	Actirox
Materiale abrasivo	Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)

Sigla materiale abrasivo	ceramica
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Alluminio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco in fibra

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
a secco	idonea		