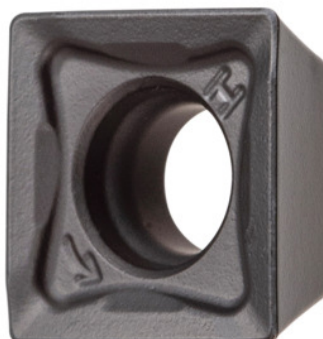


**Garant**
**SOMT 083604 PDER, HB7510, Modello: ST1400**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Classe articolo	21A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,17 mm

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,17 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 083604 PDER
Tipo	HB7510
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		